

Victaulic® FireLock™ 300 psi 电磁阀 753-E 系列



带线圈监控



不带线圈监控

1.0 产品描述

功能

- 用于 Victaulic (唯特利) FireLock 雨淋阀和预作用装置的电磁阀 (电动释放)
- 可选的集成线圈监控设备, 用以满足 NFPA 13 的要求

最大工作压力

- 300 psi/2056 kPa/20 bar

 
应用

- NEMA 4 等级外壳
- 可用于室内及室外应用的防水执行机构壳体
- 设计仅用于消防系统。

连接

- 1/2"/15 mm NPT 入口和出口
- 导管连接: 1/2"/15 mm, 带 12"/300 mm 电线延长线

2.0 认证/列名




如需产品安装、维护或支持信息, 请参考本文档末的信息。


3.0 规格 – 材料

阀体: 锻造黄铜
 弹簧: 300 系列不锈钢
 密封圈: 氟橡胶
 隔膜: 氟橡胶
 接线: 24 VDC

4.0 尺寸

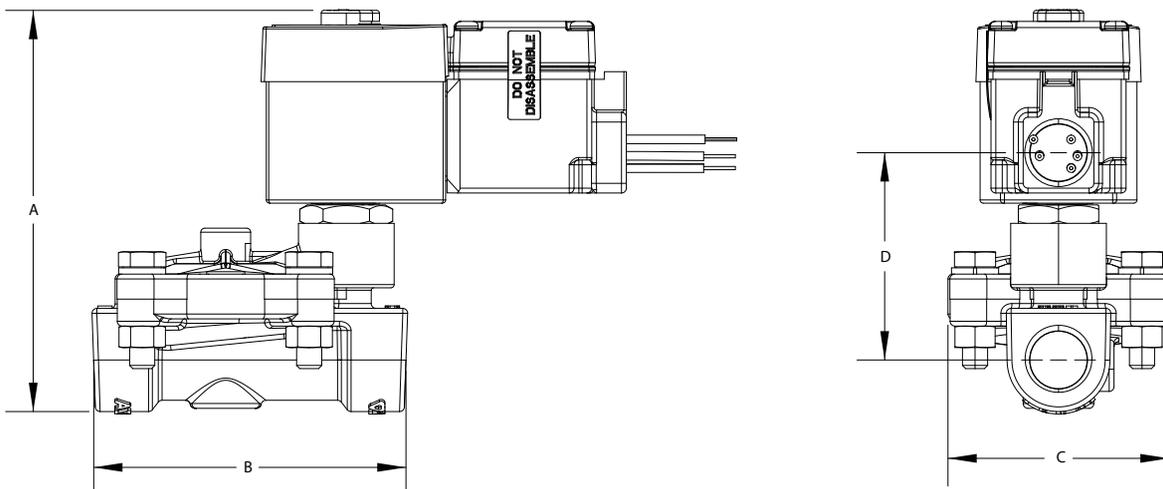

带线圈监控

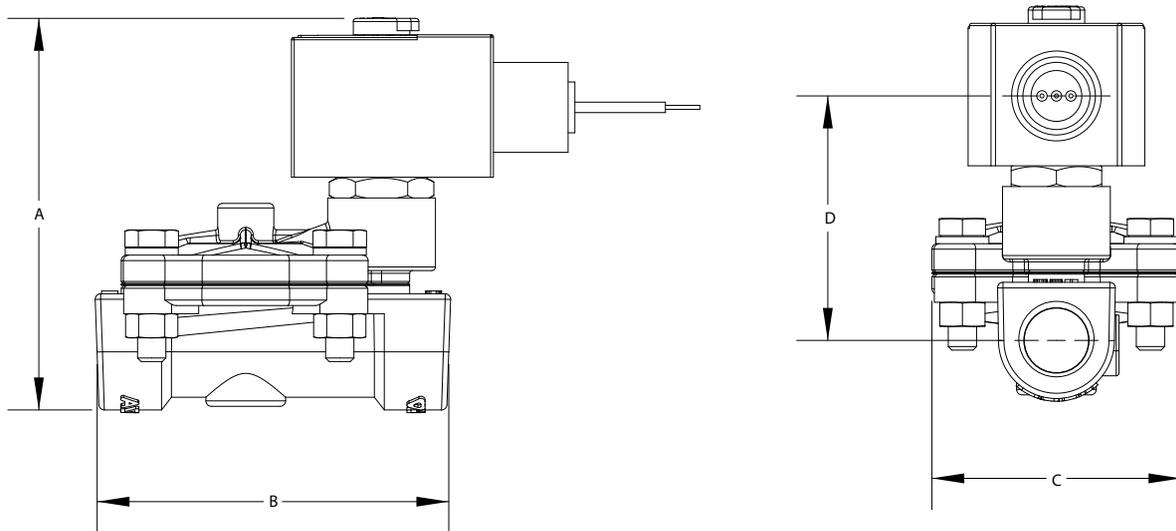

不带线圈监控

管径		尺寸				重量 大约 (每个)	
公称 英寸 DN	实际外径 英寸 毫米	A 英寸 毫米	B 英寸 毫米	C 英寸 毫米	D 英寸 毫米	不带监控 的电磁阀 磅 千克	带监控的 电磁阀 磅 千克
1/2 DN15	0.840 21.3	5.00 127	4.00 99	2.75 70	2.63 66	1.2 0.5	3.9 1.8

5.0 性能

管径		性能			
公称 英寸 DN	实际外径 英寸 毫米	电压 伏特	电源额定值 瓦特	电阻 欧姆	电流 安培
½ DN15	0.840 21.3	24.0	9.0	64	0.375

6.0 通知

⚠ 警告





- 在安装任何唯特利产品之前, 请阅读并理解所有说明。
- 在安装、拆除、调整或维护任何 Victaulic (唯特利) 产品之前, 请务必立即确认管道系统已完全卸压并排干积水。
- 请佩戴防护眼镜、戴上安全帽并穿戴足部防护用品。

如果不遵循这些说明, 则可能导致死亡或严重人身伤害和财产损失。

- 这些产品仅适用于消防系统, 系统设计和安装必须遵照美国国家消防协会的现行适用标准 (NFPA 13、13D、13R 等) 或同等标准并符合相应的建筑和消防规范。这些标准和规范包含保护系统远离结冰温度、腐蚀、机械损坏等方面的重要相关信息。
- 安装人员应了解本产品的用途, 以及其适用于特定应用的原因。
- 安装人员应了解通用行业安全标准以及产品安装不当的潜在后果。
- 系统设计人员应负责验证材料是否适用于管道系统和外部环境中的预期流体介质。
- 必须由选材人员鉴定液体的化学成分、pH 值、工作温度、氯化物浓度、氧气浓度和材料上的流率, 以确定系统使用寿命足够用于既定用途。

如果不遵循安装要求及当地、国家的规范和标准, 则可能威胁系统的完整性, 进而导致死亡、严重人身伤害和/或财产损失。

7.0 参考资料
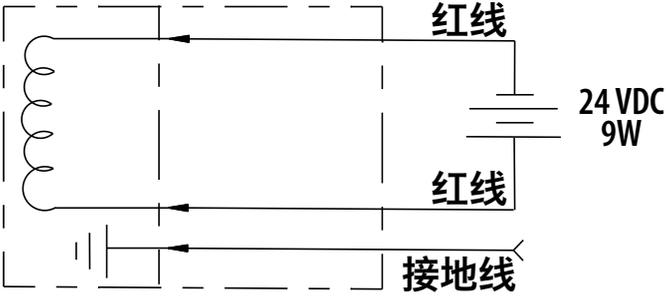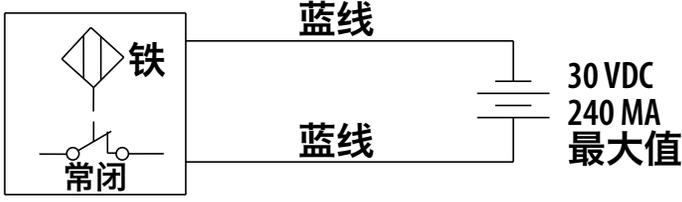
<p>电磁线圈</p>	
<p>监控开关</p>	 <p>开关功能：当线圈就位并正确安装时，开关打开。 当线圈拆除或未正确安装时，开关关闭。</p>

31.81: Victaulic® FireLock NXT™ 雨淋阀系列 769N

31.82: Victaulic® FireLock NXT™ 预作用装置系列 769N

I-769N 雨淋阀: FireLock NXT™ 雨淋阀 769N系列安装手册

I-769N: Victaulic® FireLock NXT™ 预作用装置 769N系列安装手册

用户对于产品选择和适用性的责任

每位用户应根据行业标准 and 项目规格以及 Victaulic (唯特利) 性能、维护、安全和警告说明，全权负责自行决定 Victaulic (唯特利) 产品是否适合其最终特定用途。本文件或任何其他文件以及来自 Victaulic (唯特利) 员工的任何口头建议、意见或主张均不得被视为是对 Victaulic (唯特利) 公司标准销售条件、安装指南或本免责声明中任何规定的改变、变更、替代或弃权。

知识产权

本声明中有关可能或推荐使用材料、产品、服务或设计的任何陈述不表示或不得被解释为授予许可使用 Victaulic (唯特利) 公司或其任何子公司或关联公司的任何包含该使用或设计的专利或其他知识产权，也不得在侵犯任何专利或其他知识产权的情况下推荐使用该材料、产品、服务或设计。术语“已取得专利”或“专利申请中”是指在美国和/或其他国家的发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

说明

该产品应由 Victaulic (唯特利) 制造或按照 Victaulic (唯特利) 规格制造。所有产品按照现行 Victaulic (唯特利) 安装/装配指导安装。Victaulic (唯特利) 保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利，且不对此承担任何责任和义务。

安装

请务必参考适用于您正在安装产品的 Victaulic (唯特利) 安装手册或安装说明。Victaulic (唯特利) 产品的包装中附赠安装手册，以提供全面的安装资料，您还可在我们的网站 www.victaulic.com 上下载安装手册的 PDF 版本。

担保

有关担保细节，请参阅现行价格表的担保一节，或与 Victaulic (唯特利) 联系。

商标

Victaulic (唯特利) 和所有其他 Victaulic (唯特利) 标志均为 Victaulic (唯特利) 公司 and/或其附属实体在美国和/或其他国家的商标或注册商标。